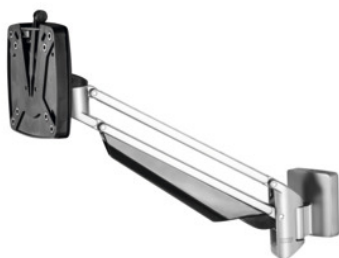


Braț rotitor rabatabil multiconfort pentru monitoare, Număr de articulații: 1**Date comandă**

Numărul de comandă	928290 1
GTIN	4009729071878
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Braț rabatabil tridimensional al monitorului, din aluminiu și plastic, cu arc cu gaz comprimat pentru reglarea confortabilă și ergonomică a monitorului. Interval de rabatare orizontal (180 de grade) și vertical (75 de grade), monitorul se poate răsturna când e înclinat. Este posibilă plasarea orizontală a monitorului.

Pentru montarea pe pereți din tablă perforată sau pe șină multifix. Montare simplă a monitorului prin QuickRelease cu operare cu o singură mână. Trecerea cablurilor se face prin capacul de plastic.

Aplicație:

Ecran plat cu standard de fixare 75/100, pentru 2 – 7 kg.

Cursa brațului rotitor: 314 mm

Plaja de pivotare: 180 grad

Unghi de rotire: 75 grad

Capacitate portantă: 2 - 7 kg

Descriere tehnică

Cursa brațului rotitor	314 mm
Capacitate portantă	2 - 7 kg
Plaja de pivotare	180 grad

Unghi de rotire	75 grad
Tip produs	Suport pentru monitor/ tastatură pentru banc de lucru