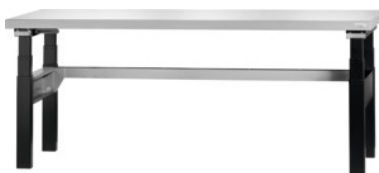


Garant**Stație de lucru reglabilă electric pe înălțime Blat Eterlux, Tip: 1500****Date comandă**

Numărul de comandă	920338 1500
GTIN	4062406229139
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Masă de lucru reglabilă electric pe înălțime, pentru activități ușoare de montaj pentru lucrul șezând sau în picioare. Soclu cu unitate de ridicat cu bare de distanțare transversale, lateral și posterior, în scopul stabilizării.

50 mm grosime placă. La montarea în serie, sunt necesare în plus și table de forfecare.

Accesorii opționale:

Panouri perforate Cod 920360 și 920365, table de forfecare Cod 920356 și 920357. Vă rugăm să le comandați separat.

Culoare:

Picioare reglabile pe înălțime, în negru. Bare transversale în antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Datorită forței portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitați montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.

Descriere tehnică

Greutate	82 kg
Adâncime	800 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Lățime	1500 mm

Forță portantă maximă	350 kg
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	610 - 1200 mm
Blat de lucru adâncime	800 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Capacitate portantă la solicitare permanentă	350 kg
Viteza cursei	22 mm/s
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	350 kg
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V
Grosimea materialului	1 mm
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Tip produs	Masa de lucru