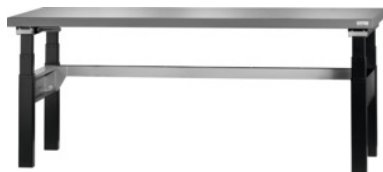


Garant**Stație de lucru reglabilă electric pe înălțime Blat Eluplan de culoare închisă,
Tip: 2000****Date comandă**

Numărul de comandă	920337 2000
GTIN	4062406229122
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Masă de lucru reglabilă electric pe înălțime, pentru activități ușoare de montaj pentru lucrul sezând sau în picioare. Soclu cu unitate de ridicat cu bare de distanțare transversale, lateral și posterior, în scopul stabilizării.

50 mm grosime placă. La montarea în serie, sunt necesare în plus și table de forfecare.

Accesorii opționale:

Panouri perforate Cod 920360 și 920365, table de forfecare Cod 920356 și 920357. Vă rugăm să le comandați separat.

Culoare:

Picioare reglabile pe înălțime, în negru. Bare transversale în antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Datorită forței portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitați montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.

Descriere tehnică

Forță portantă maximă	300 kg
Viteza cursei	22 mm/s
Blat de lucru adâncime	800 mm

Blat de lucru grosime	50 mm
Greutate	95 kg
Capacitate portantă la solicitare permanentă	300 kg
Adâncime	800 mm
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	610 - 1200 mm
Blat de lucru lungime	2000 mm
Lățime	2000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	300 kg
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	F
Grosimea materialului	1 mm
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Tip produs	Masa de lucru