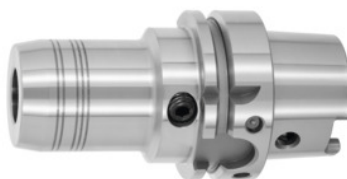


**HOLEX****Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subțiri, HSK-A 63, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307507 6
GTIN	4062406240080
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

**Aplicație:**

- Rată înaltă de aşchiere (totuși fără aşchiere dificilă extremă).
- Pentru găurire, alezare și frezare.

**Accesorii opționale:**

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țevă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

**Notă:**

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

**Descriere tehnică**

L <sub>3</sub>	24 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Filet M	M5
Ø exterior D	50 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Forma	A
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

## Accesorii

Ștergător pentru conuri cilindriceplastic Ø vârfului 6 mm	343720 6
---	----------