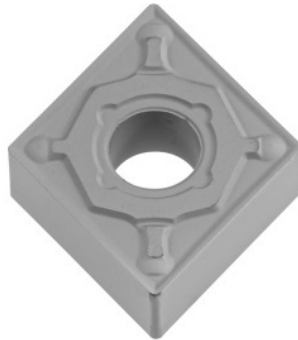



**CNMG 160608, Categorie: HBT020**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250204 HBT020 |
| GTIN               | 4062406256197 |
| Clasa articolului  | 22D           |

**Descriere**

CNMG 160608 HBT020 Categorie: HBT020  
 Sfărâmător de aşchii: PM  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 280 m/min

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 100 - 280 m/min    |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,45 mm/rot  |
| Condiție de tăiere                            | ușor întrerupt     |
| Strat de acoperire                            | TiCN               |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | CNMG 160608        |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,8 - 5 mm         |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Categorie                     | HBT020                             |
| Materialul sculei             | Carbură                            |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4                                  |
| Aplicația principală          | P                                  |
| Sfărâmător de așchii          | PM                                 |
| Rază la colț                  | 0,8 mm                             |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |