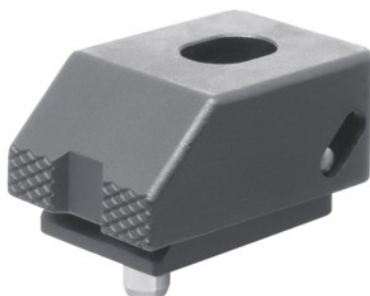


**Dispozitiv pentru strângere adâncă jos, Filet: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	375005 M8
GTIN	4059245237845
Clasa articolului	37K

**Descriere****Execuție:**

Model extrem de jos și compact. Efect de tragere în jos datorită penei de ghidare înclinate.

**Aplicație:**

Pentru strângerea laterală, în special a pieselor cu înălțime redusă pe o placă de dispozitiv.

**Material:**

Oțel de îmbunătățire

Lățime B: 25 mm

Cursă de strângere: 3 mm

Înălțime H: 6 mm

Înălțime H<sub>1</sub>: 15 mm

Forța de strângere: 7 kN

Moment maxim de strângere: 25 Nm

**Descriere tehnică**

Înălțime H <sub>1</sub>	15 mm
Forța de strângere	7 kN
Înălțime H	6 mm

Moment maxim de strângere	25 Nm
Material	Oțel de îmbunătățire
Lățime B	25 mm
Cursă de strângere	3 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu tragere în jos