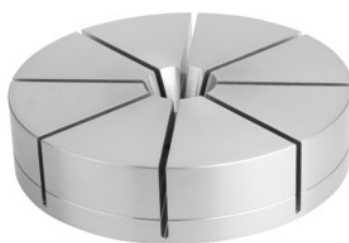


**Bucșă elastică mecanică Prindere interioară, Ø exterior D: 120 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370127 120
GTIN	4059245292608
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

- Pentru fixarea pieselor de prelucrat cu contururi complexe, pentru o prelucrare pe 5 laturi.
- Adâncime minimă de fixare de 2 mm.
- Cursă de prindere 0,3 mm.

Material:

Aluminiu foarte rezistent.

Livrare:

Inel de prindere pentru prelucrare.

Notă:

Pentru prindere interioară, este necesar conul de tracțiune Cod 370128 (vezi listă de piese de schimb).

Înălțime H: 35 mm

Adâncime maximă de prelucrare T: 20 mm

Descriere tehnică

Execuție	Prindere interioară
Adâncime maximă de prelucrare T	20 mm
Înălțime H	35 mm

Cursă de strângere	0,3 mm
Tip produs	Bucșă elastică

Accesorii

Prindere pentru bucșă mecanică elastică Ø exterior D 120 mm	370125 120
Con de tracțiune Tip 120	370128 120