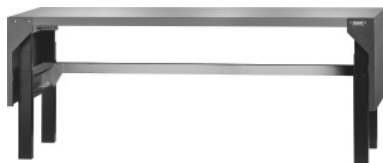


Garant**Stație de lucru reglabilă electric pe înălțime Capacitate portantă max. 250 / 200 kg, blat Eluplan de culoare închisă, Tip: 2000/S****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 920301 2000/S |
| GTIN | 4062406261665 |
| Clasa articolului | 9GG |

Descriere**Execuție:**

Soclu cu unitate de ridicare cu distanțări transversale laterale și posterioare în scopul stabilizării. Placă 50 mm grosime din Eluplan închis. Masă de lucru **cu** panouri laterale de glisare, montarea în serie e posibilă.

Culoare:

Picioare reglabile pe înălțime, în negru, bare transversale în antracit 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Recomandare:

Activități ușoare de montaj pentru lucrul șezând sau în picioare.

Notă:

Datorită forței portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitați montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------|
| Viteza cursei | 38 mm/s |
| Blat de lucru grosime | 50 mm |
| Adâncime | 750 mm |
| Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 720 - 1200 mm |

| | |
|---|---------------|
| Greutate | 119 kg |
| Blat de lucru lungime | 2000 mm |
| ComfortClose | nu |
| Blat de lucru adâncime | 750 mm |
| Forță portantă maximă | 200 kg |
| Lățime | 2000 mm |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 200 kg |
| Tip ștecăr intrare | F |
| Tensiune nominală | 250 V |
| Grosimea materialului | 1 mm |
| Model cu reglare pe înălțime | Electric |
| Grosimea plăcii | 50 mm |
| Tip produs | Masa de lucru |