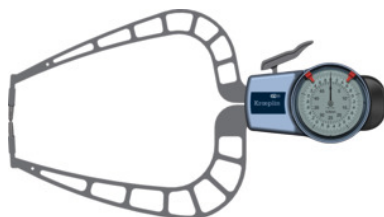


**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Aparate analogice rapide, de măsurat grosimi, de exterior cu comparator,  
Domeniu de măsurare: 0-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438555 0-50
GTIN	2050002043459
Clasa articolului	46Q

**Descriere****Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bilă din carbură. Mișcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Pentru măsurarea rapidă a canalelor exterioare, grosimilor pereților, tablelor, pereților țevilor, foliilor șamd.

**Descriere tehnică**

Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	167 mm
Domeniu de măsurare	0 - 50 mm
Eroare de toleranță	0,05 mm
Citire	0,05 mm
Ø bilei de palpate din carbură	3 mm
Ø ceas comparator	66 mm
Clasă de protecție IP	IP 65

Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Calibrarea	C7
Tip produs	Buton rapid exterior

**Servicii**

Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S
CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S