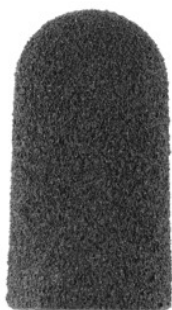


**Garant**

**Capac de șlefuit (SiC), Granulație 150, Ø capacului de șlefuit, lungime, forma: 2140L**

**Date comandă**

Numărul de comandă	553328 2140L
GTIN	4062406272104
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

**Carbură de siliciu (SiC)** ideal pentru prelucrarea titanului, aluminiului și a aliajelor acestora.

**Aplicație:**

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creșterii).

**Notă:**

Compatibil numai cu suportul șlefuit pentru capacele de șlefuit Cod 553100.

**Descriere tehnică**

Turație recomandată	9500 min <sup>-1</sup>
Forma	L
Ø capace șlefuit	21 mm
Lungimea capacului de șlefuit	40 mm

Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Granulație	150
Caracteristici nume produs	Granulație 150
Tip produs	Capac de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
Ti	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Suport pentru capace de șlefuit Ø cap, lungimea capului, forma 2140L

553100 2140L