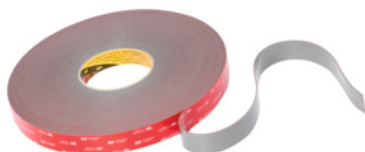


**Bandă adezivă VHB™, gri, Lățime × lungime (mm×m): 25X33****Date comandă**

Numărul de comandă	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

3M™ GPH-110GF constă dintr-un miez de spumă adaptabil și cu mare rezistență la temperaturi înalte. Servește la realizarea rapidă și simplă a unei îmbinări puternice și durabile.

Notă:

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Adeziv: Acrilat

Lungime: 33 m

Lățime: 25 mm

Grosime: 1,1 mm

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	GPH-110GF
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
Forță de lipire pe oțel	3,7 N/mm
Rezistent la temperaturi de până la	150 °C
Adeziv	Acrilat

Fișă de date

Lungime	33 m
Temperatură de depozitare	16 °C
Culoarea	gri
Lățime	25 mm
Tip de bandă adezivă	cu două tășuri
durabilitate minimă	24 lună
Grosime	1,1 mm
umiditate depozitare	40 %
Caracteristici nume produs	gri
Tip produs	Bandă adezivă