


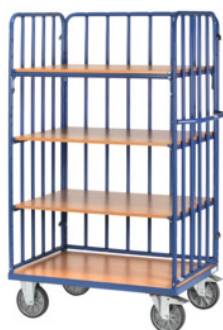

Cărucior cu niveluri cu contrafișe tubulare pe 3 laturi și 4 suprafețe de încărcare, Tip: 8313-1



Date comandă

Numărul de comandă	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, pereți frontali cu contrafișe tubulare verticale la intervale de 130 mm. Un perete longitudinal cu contrafișe tubulare pentru susținere. Platforme din plăci din blat de lemn cu suprafață de decor din fag. Rafturi reglabile la intervale de 100 mm. Raftul cel mai de jos nu este reglabil. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu blocaj), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Egalizarea înălțimii la intervale: 100 mm

Înălțime: 1800 mm

Lățime: 1369 mm

Adâncime: 830 mm

Lățimea platformei de încărcare: 1200 mm

Adâncimea platformei de încărcare: 800 mm

Înălțime platformă de încărcare 1: 269 mm

Descriere tehnică

Greutate	114 kg
Capacitate portantă totală	600 kg
Ø roții	200 mm
Lățime	1369 mm
Înălțime	1800 mm
Înălțime platformă de încărcare 2	669 mm
Capacitate portantă per raft	90 kg
Adâncimea platformei de încărcare	800 mm
Înălțime platformă de încărcare 1	269 mm
Adâncime	830 mm
Înălțime platformă de încărcare 3	1069 mm
Înălțime platformă de încărcare 4	1469 mm
Lățimea platformei de încărcare	1200 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	100 mm
Tip produs	Cărucioare cu niveluri