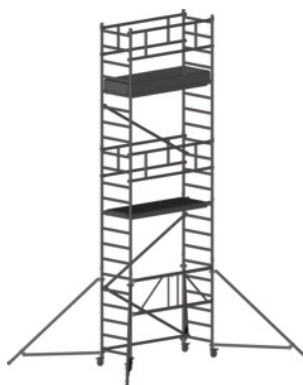


**Schelă rabatabilă, model standard, Înălțime platformă: 4550mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 966311 4550 |
| GTIN | 4003866535156 |
| Clasa articolului | 96Z |

Descriere**Execuție:**

Schelă rabatabilă cu manevrare simplă cu o singură mână a cadrului schelei, cu buton de blocare robust: Fixare și desfacere cu o singură apăsare. Unitate brevetată de panou lateral. Ghidaj silențios din plastic dur pentru fixare pe exterior: Fără deformarea muchiilor la îmbinarea cadrului de fixare pe exterior. Lățimea cadrului: 0,72 m; lungimea cadrului: 1,8 m inclusiv role de ghidaj cu frână Ø 125 mm. Demontabil până la o înălțime de lucru de max. 7,65 m.

Standard:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Descriere tehnică

| | |
|--|----------|
| Greutate | 111,2 kg |
| Înălțimea cadrului | 5,65 m |
| Înălțime de lucru cca. | 6,55 m |
| Capacitate portantă la produse de urcare | 200 kg |
| Tip produs | Schelă |

