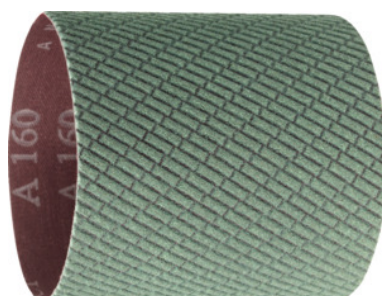


**3M****Minibandă de șlefuit Ø 90×100 mm, 337DC, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	568534 120
GTIN	8718734418580
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

Minibenzi de șlefuit Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Granulație presată în blocuri definite. Densitate mare a granulației, pentru durabilitate maximă.

**Fără înfundare** datorită canalelor definite. **Rezultate constante în calitatea suprafețelor** pe parcursul întregului proces de șlefuire, chiar și în cazul tablelor subțiri.

**Aplicație:**

Pe mașini de șlefuire a suprafețelor și de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570 – 568577 (Ø gaură 19 mm). Turație maximă 5000 min<sup>-1</sup>.

**Descriere tehnică**

Ø bandă de șlefuit	90 mm
Lungimea benzii de șlefuit	289 mm
Denumirea granulației 3M	A160
Granulație	120
Lățime bandă de șlefuit	100 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %

Denumirea producătorului	337DC
Tip produs	Bandă de șlefuit

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		