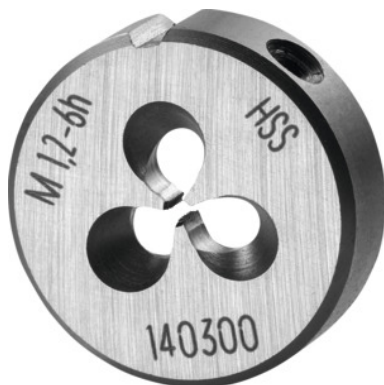


Garant**Filiere 6g, M: M1,2****Date comandă**

Numărul de comandă	140300 M1,2
GTIN	4045197083029
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil. \geq M3 cu con de atac pe ambele părți pentru a facilita filetarea și ghidarea așchiilor în direcția de tăiere. **Con de atac cu 13/4 pași**. Câmp de toleranță 6h.

Descriere tehnică

Pasul filetului	0,25 mm
Înălțime	5 mm
Ø exterior	16 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6h
Dimensiunea filetului	M1,2
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS

Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		