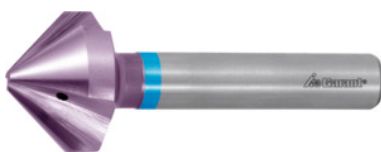


Garant
Teșitor de precizie HSS-Co8 90°, TiCN, Ø exterior Dc: 16,5 mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 150383 16,5 |
| GTIN | 4045197445759 |
| Clasa articolului | 11M |

Descriere
Execuție:

Teșitor de mare precizie cu 3 tăișuri, detalonat radial. Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificat în material monobloc.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 3

Număr de dinți Z: 3

cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la: 3,2 mm

Lungimea totală L: 60 mm

Ø cozii D_s: 10 mm

Pentru șuruburi cu cap înecat DIN 7991: M8

Avans f pentru INOX < 900 N/mm²: 0,07 mm/rot

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------|
| Toleranța arborelui | h9 |
| cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la | 3,2 mm |
| Ø găurii prealabile | 3,2 mm |
| Ø exterior | 16,5 mm |
| Pentru șuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M8 |
| Avans f pentru INOX < 900 N/mm ² | 0,07 mm/rot |
| Ø cozii D _s | 10 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| Lungimea totală L | 60 mm |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Strat de acoperire | TiCN |
| Unghi la vârf teșitor | 90 grad |
| Materialul sculei | HSS Co 8 |
| Standard | DIN 335 C |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | da |
| Inel colorat | albastru |
| Tip produs | Adâncitor în trepte și adâncitor conic |