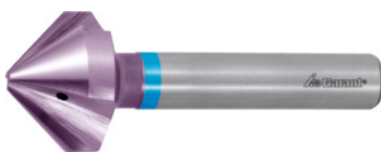


Garant
Teșitor de precizie HSS-Co8 90°, TiCN, Ø exterior Dc: 20,5 mm

Date comandă

Numărul de comandă	150383 20,5
GTIN	4045197445766
Clasa articolului	11M

Descriere
Execuție:

Teșitor de mare precizie cu 3 tăișuri, detalonat radial. Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificat în material monobloc.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 3

Număr de dinți Z: 3

cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la: 3,5 mm

Lungimea totală L: 63 mm

Ø cozii D_s: 10 mm

Pentru șuruburi cu cap înecat DIN 7991: M10

Avans f pentru INOX < 900 N/mm²: 0,08 mm/rot

Descriere tehnică

Ø exterior	20,5 mm
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	3,5 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm ²	0,08 mm/rot
Pentru șuruburi cu cap înecat DIN 7991	M10
Toleranța arborelui	h9
Ø găurii prelabile	3,5 mm
Ø cozii D _s	10 mm

Lungimea totală L	63 mm
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	TiCN
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	da
Inel colorat	albastru
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic