


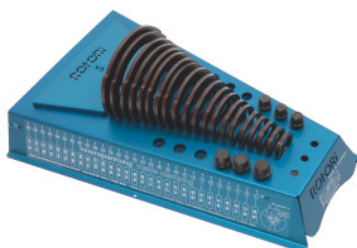

Set de inele de alezare pentru bacuri RotoRi, Tip: S



Date comandă

Numărul de comandă	315910 S
GTIN	2050002053113
Clasa articolului	30N

Descriere

Execuție:

Datorită formei speciale, patentate a inelelor rotative cu **segmente de curbă**, este posibilă ajustarea progresivă a bacurilor pentru execuția diametrului necesar. Bolțurile de prindere RotoFix conținute în set, patentate și flexibile, permit compensarea completă într-un interval de ajustare de 2 mm a toleranțelor mari ale adâncirilor pentru șurub în bacurile de prindere realizate de diverși producători. Nu este necesară prelucrarea ulterioară a adâncirilor pentru șurub.

Avantaj:

- **Prindere interioară și exterioară cu 1 inel.**
- **Domeniu de strângere progresiv.**
- **ajustare cu precizie 1/10 mm a diametrului de strunjire.**
- **Costuri scăzute de echipare datorită bolțului de prindere RotoFix.**
- **Economie mare de costuri la bacurile de prindere.**
- **Acces optim la scula de strunjire.**
- **Manevrare rapidă și simplă.**

Aplicație:

Cu inelele din oțel special foarte rezistent, este posibilă strunjirea interioară la presiunea de prindere a bacurilor de prindere moi sau rectificarea interioară a bacurilor de prindere dure. Se pot folosi la prelucrarea interioară și exterioară a bacurilor.

Livrare:

Suporturi din tablă, bolțuri premium RotoFix și inele RotoFix. 20 de inele și câte 3 bolțuri M8 / M10.

Notă:

La cerere, disponibilă și pentru universal cu 4 și cu 6 bacuri.

Descriere tehnică

Ø prindere interioară	25 - 121 mm
Ø prindere exterioară	39 - 153 mm
Recomandat pentru găurire bacuri de exterior	M8
Recomandat pentru găurire bacuri de exterior	M10
recomandat pentru Ø universal pentru strung	80 - 200 mm
Tip produs	Inel de alezare pentru bacuri