


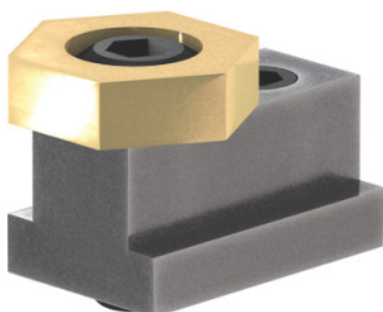

Clemă de fixare excentrică, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	370009 12
GTIN	4046368509263
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Spațiu necesar minim, astfel sunt puține contururi cu proeminențe.
- Prinderea pieselor de orice formă.
- Disc hexagonal din alamă cu șurub excentric din oțel.
- Fixare în canalul T cu ajutorul șurubului de strângere cu blocare.

Aplicație:

Recomandat îndeosebi pentru fixarea pieselor plate.

Livrare:

1 bucată șurub din oțel, 1 bucată disc de prindere.

Descriere tehnică

Înălțimea șaibei H	4,8 mm
Șaibă hexagonală SW	21 mm
Deplasare excentrică S_1	1 mm
Șaibă cu hexagon interior SW_1	5 mm
Filet M	M8
Moment maxim de strângere	11,3 Nm

Forța de strângere	3,6 kN
SW ₂	4 mm
Lungime L	27,9 mm
Cuplu maxim de strângere al șurubului de blocare	17 Nm
Tip produs	Clemă de fixare excentrică