


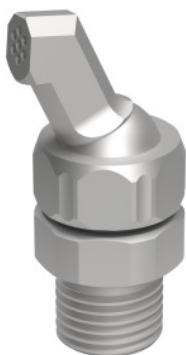

Duză HighPressure cu lichid de răcire cotit 60°, Filet: M8X1



Date comandă

Numărul de comandă	319475 M8X1
GTIN	2050002048201
Clasa articolului	33C

Descriere

Execuție:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiș sau la evacuarea așchiilor.

Duză de înaltă presiune – specială pentru presiuni de până la 80 bar. Poziție unghiulară reglabilă a duzei. Model robust și durabil, din aluminiu.

Duză cotită la 60°, model cu orificii multiple 7 (orificii) × Ø 1 mm.

Aplicație:

Pentru utilizare la capete de strunjit statice și antrenate, prin intermediul unui racord filetat.

Descriere tehnică

Tip	îndoită
Racord filetat	M8x1
Execuție	Filet
Ø trecere țevă	1 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Duză cu lichid de răcire

