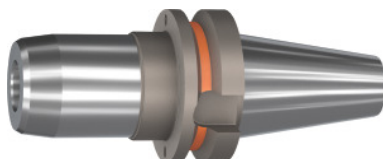


Garant**Mandrină hidraulică universală BASIC scurtă, subțire, forma ADB, BT 40, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303473 16
GTIN	4062406531096
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Concentricitate $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Posibilitate de reglare axială a lungimii (cursă de reglare $V = 10 \text{ mm}$).**
- **Flexibilitate datorită utilizării reducărilor.**
- **Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.**

Aplicație:

Pentru găurire, alezare și finisare.

Condiție de livrare:

Cu șurub de reglare pe lungime și cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308802. Reducții Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Ø D ₂	38 mm
Ø exterior D	44,5 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm
L ₂	47,5 mm
Filet M	M12×1

Lungime activă L ₁ incl. degajare	63 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică