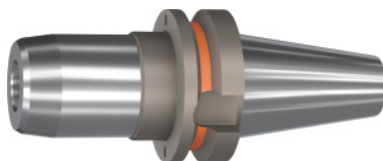


**Garant****Mandrină hidraulică universală BASIC scurtă, subțire, forma ADB, BT 40, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303473 6
GTIN	4062406531058
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Concentricitate  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Posibilitate de reglare axială a lungimii (cursă de reglare  $V = 10 \text{ mm}$ ).**
- **Flexibilitate datorită utilizării reducărilor.**
- **Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.**

**Aplicație:**

Pentru găurire, alezare și finisare.

**Condiție de livrare:**

Cu șurub de reglare pe lungime și cheie hexagonală cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308802. Reducții Cod 302135 – 302187.

**Descriere tehnică**

Filet M	M5
Lungime activă dimensiune A	90 mm
$L_2$	43 mm
$\varnothing D_2$	26 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	63 mm
$\varnothing$ exterior D	44,5 mm

Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică