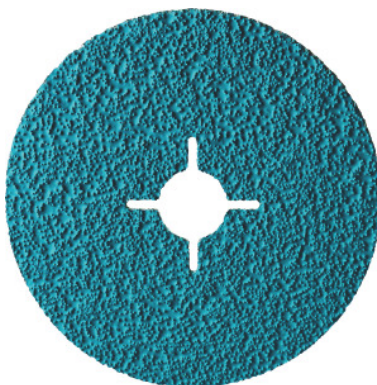


**Disc din fibră Actirox AF 890 (CER), Ø 125 mm, Granulație: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	566443 36
GTIN	4018875091586
Clasa articolului	56V

**Descriere****Execuție:**

**Fibră vulcan** rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă gaură 22,23 mm și fante în cruce.  
Tip de înaltă calitate VSM Actirox AF 890 cu discuri de fibră **cu putere de șlefuire foarte mare, foarte agresiv**. Șlefuire la rece și durabilitate remarcabilă.

Tip de granulă: **100% granulație ceramică VSM modelată geometric** cu strat de acoperire abraziv activ (TOP SIZE).

**Aplicație:**

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru **șlefuirea suprafețelor nivelate și arcuite** cu **flexibilitate mare**.

**Descriere tehnică**

Ø discurilor	125 mm
Granulație	36
Serie	Actirox
Material abraziv	Granulație mixtă ceramic-ZA cu strat abraziv (TOP SIZE)

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Suport de material abraziv	Fibră vulcanizată
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Ø găurii	22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Aluminiu
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc din fibră

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		