


## Magnet plat cu filet interior, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 13mm

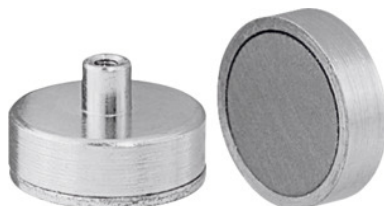

### Date comandă

Numărul de comandă	085922 13
GTIN	2050000964961
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

#### Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

### Descriere tehnică

Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Înălțime	4,5 mm
Înălțime cu filet	11,5 mm
Greutate	7,5 g
Filet	M3 mm
Forță de fixare nominală	40 N
Bucșă filetată	da
Ø	13 mm

Materialul suprafeței	galvanizat
Materialul miezului magnetic	SmCo <sub>5</sub>
Tip produs	Magnet plat

---

## Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M3	085921 M3
---	-----------