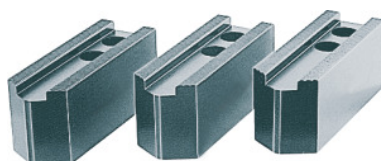


**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 315****Date comandă**

Numărul de comandă	313745 315
GTIN	4067263152347
Clasa articolului	32R

Descriere**Execuție:**

Bacuri moi, lungi, dantură 1,5×60°

Canale și dantură frezate cu precizie, **nebrunate**.

Teșit pentru Ø de prindere mici.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

Descriere tehnică

Lățime B	50 mm
Pentru universal tip	315 mm
Lungime L	145 mm
Distanță orificii a	30 mm
Distanță între găuri L	30 mm

Pentru filet DIN 912	M14
Lățimea canalului D	18 mm
Înălțime H	50 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung