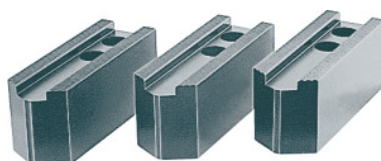


**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 200****Date comandă**

Numărul de comandă	313475 200
GTIN	4019208193496
Clasa articolului	32R

Descriere**Execuție:**

Bacuri cu dantură ascuțită 1/16 inch × 90°.

Teșit pentru Ø de prindere mici.

Canale și dantură **frezate cu precizie, nebrunate.**

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

Descriere tehnică

Înălțime H	40 mm
Lungime L	98 mm
Lățime B	35 mm
Lățimea canalului D	17 mm
Distanță orificii a	15 mm

Pentru universal tip	200 mm
Distanță între găuri L	22 mm
Pentru filet DIN 912	M12
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung