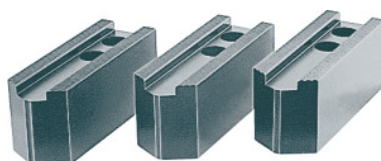


**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 250****Date comandă**

Numărul de comandă	313475 250
GTIN	4019208193502
Clasa articolului	32R

Descriere**Execuție:**

Bacuri cu dantură ascuțită 1/16 inch × 90°.

Teșit pentru Ø de prindere mici.

Canale și dantură **frezate cu precizie, nebrunate.**

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

Descriere tehnică

Lungime L	120 mm
Distanță între găuri L	28 mm
Lățimea canalului D	21 mm
Pentru universal tip	250 mm
Distanță orificii a	20 mm

Înălțime H	50 mm
Lățime B	50 mm
Pentru filet DIN 912	M16
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung