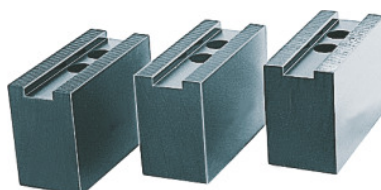


**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 254****Date comandă**

Numărul de comandă	313725 254
GTIN	4067263152316
Clasa articolului	32R

Descriere**Execuție:**

Canale și dantură frezate cu precizie, **nebrunate**.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descriere tehnică

Distanță orificii a	30 mm
Lățimea canalului D	16 mm
Distanță între găuri L	30 mm
Pentru universal tip	254 mm
Pentru filet DIN 912	M12
Lățime B	50 mm

Înălțime H	45 mm
Lungime L	110 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung