


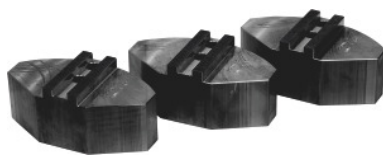

Set de 3 bacuri moi tip segment, Oțel, Pentru universal tip: 165



Date comandă

Numărul de comandă	313738 165
GTIN	4060576180304
Clasa articolului	33T

Descriere

Execuție:

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată.**

Aplicație:

Prindere largă, cu deformare redusă.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descriere tehnică

Înălțime H	50 mm
Lățimea canalului D	12 mm
Lățime B	120 mm
Distanță între găuri L	20 mm
Lungime L	60 mm

Pentru universal tip	165 mm
Distanță orificii a	25 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung