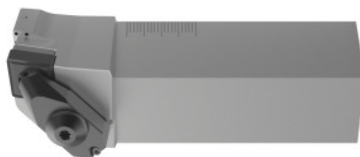


**Garant****GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 și cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	100 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Cod ISO Suport	DCLNR/L 2525H12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Portplăcuță	259031 49
Serie	Master Eco
Mărimea plăcuței	12 mm
Mărime coadă	25 mm

șurub pentru portplăcuță	259027 8
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 22
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire

---

## Accesorii

Unitate cu gheară Tip 22	259036 22
Portplăcuță Tip 49	259031 49
Șurub pentru portplăcuță Tip 8	259027 8