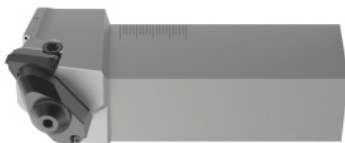


Garant**GARANT Master Suporturi pentru capete de strunjire tip eco cu fixare cu bridă, stânga, Mărime coadă / plăcuță L: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	272005 20/16
GTIN	4067263122692
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Livrare:

Cu portplăcuță 1,5°.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Portplăcuță 1,5°	279819 2
Serie	Master Eco
Gheară, șurub, garnitură inelară	279835 4
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Șurub pentru portplăcuță	279824 1
Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	90 mm
Lungime cap L ₁	30 mm

Mărimea plăcuței	16 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de strunjire