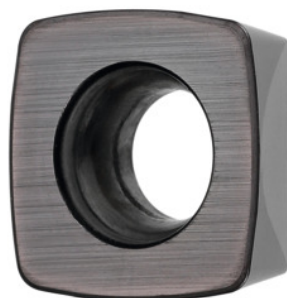


**Garant****XDLW 070308 TN, HB7720, Tip: ST1400**

### Date comandă

Numărul de comandă	212925 ST1400
GTIN	4045197453839
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Avans  $f_z$  per dinte: 0,65 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: XDLW 070308 TN

Tip: ST1400

Rază la colț: 0,8 mm

Rază de programare la  $a_{p \max}$ : 1,58 mm

### Descriere tehnică

Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLW 070308 TN
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,58 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7720
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	0,85 mm
Avans $f_z$ per dinte	0,65 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	indicat în anumite condiții		