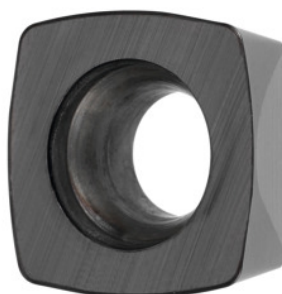


Garant
XDLW 09T308 TN, HB7720, Tip: ST1400


Date comandă

Numărul de comandă	212950 ST1400
GTIN	4045197453877
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:

 Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 Avans f_z per dinte: 0,79 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: XDLW 09T308 TN

Tip: ST1400

Rază la colț: 0,8 mm

 Rază de programare la $a_{p \max}$: 1,99 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLW 09T308 TN
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,99 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7720
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	1,15 mm
Avans f_z per dinte	0,79 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare