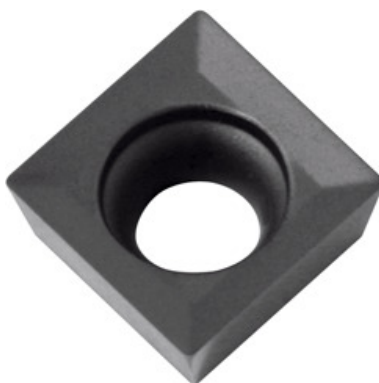


**Garant****MPHX 060202 TN, HB7720, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	217231 UNI
GTIN	4045197579003
Clasa articolului	29W

**Descriere**MPHX 060202 TN UNI Avans  $f_z$  per dinte: 0,1 mm**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Avans $f_z$ per dinte	0,1 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	MPHX 060202 TN
Categorie	HB7720
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b><math>V_c</math></b>	<b>Cod ISO</b>
--	----------------------------	-------------------------	----------------

Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	65 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	65 m/min	M
GG(G)	recomandat	175 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		