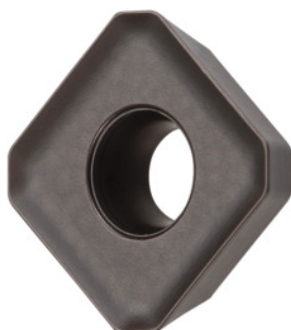


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB735, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	214441 UNI
GTIN	4045197601704
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

- Plăcuțe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere și avansuri mai mari.
- Sinterizate cu mare precizie și rectificat pentru obținerea unor suprafețe de cea mai bună calitate.
- Structură cu granulație submicronică pentru tenacitate și rezistență ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3$ mm.

Descriere tehnică

Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SDMX 0903 AFEN
Categorie	HB735
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	650 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	140 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		