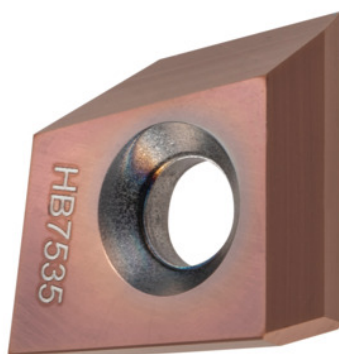


Garant**BGHX 15L5 PCER, HB7535, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	214543 ST1400
GTIN	4045197698728
Clasa articolului	21B

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă din carbură, rectificată cu mare precizie pentru suprafețe de foarte bună calitate la prelucrarea plană.

Aplicație:

Pentru suprafețe curugozitate sub $R_z 3\mu\text{m}$. Numai prelucrare uscată.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5 \text{ mm}$.

Avans f_z per dinte: 0,2 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Avans f_z per dinte	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BGHX 15L5 PCER
Categorie	HB7535
Materialul sculei	Carbura

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Uscat	recomandat		