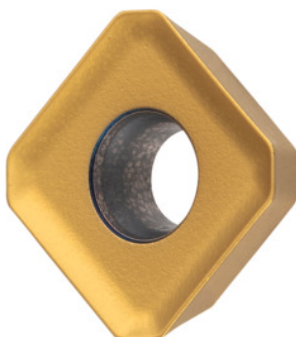


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7635, Tip: INOX**

Date comandă

Numărul de comandă	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

- Plăcuțe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere și avansuri mai mari.
- Sinterizate cu mare precizie și rectificat pentru obținerea unor suprafețe de cea mai bună calitate.
- Structură cu granulație submicronică pentru tenacitate și rezistență ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,14 mm
Tip	INOX
Grosime plăcuță E	3,18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SDMX 0903 AFEN
Categorie	HB7635
Materialul sculei	Carbura

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	270 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		