


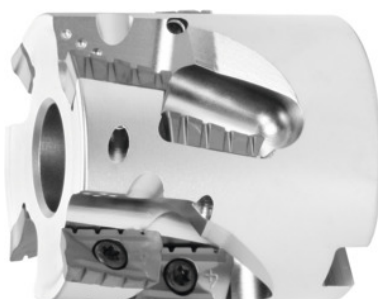

Capete de frezat la 90° MECH17, cu alezaj, Ø D / Zef: 100/6mm



Date comandă

Numărul de comandă	227655 100/6
GTIN	4960664579303
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari a_e la aceeași adâncime de tăiere a_p . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	85 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	59 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 1704
Ø tăişului D_c	100 mm
Ø orificiu prindere	40 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 170408
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	6
Număr plăcuțe amovibile	24

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------