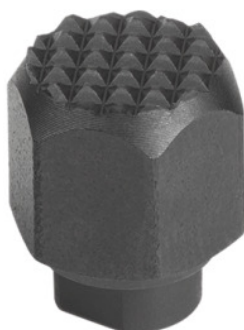


**Știft declanșator striat, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M3****Date comandă**

Numărul de comandă	370063 M3
GTIN	4059245309597
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziția inițială.

Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Filet M	M3
Capacitate maximă de încărcare (statică)	8 kN
Lungime 1	13 mm
Lungimea gulerului L ₂	5 mm

Ø exterior D	9 mm
Tip produs	Știft declanșator