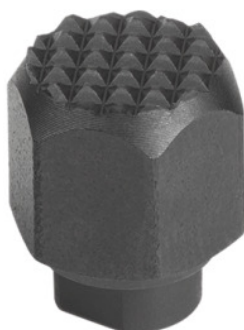


**Știft declanșator striat, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M4****Date comandă**

Numărul de comandă	370063 M4
GTIN	4059245309603
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziția inițială.

Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Capacitate maximă de încărcare (statică)	16 kN
Ø exterior D	12 mm
Filet M	M4
Lungimea gulerului L ₂	6 mm

Lungime 1

18 mm

Tip produs

Știft declanșator