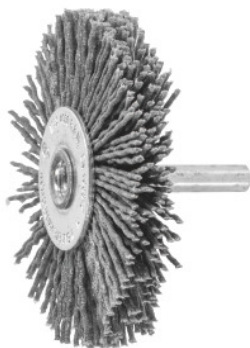


**HOLEX****Perie rotundă cu coadă Microabrazivă granulație SiC 120, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 70X10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	574445 70X10
GTIN	4067263934868
Clasa articolului	57H

**Descriere****Execuție:**

Peri de șlefuit din nylon cu HM de siliciu, presați în înveliș de oțel; Ø ax 6 mm.

**Aplicație:**

Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare. Turațiile mari sporesc performanța periei.

Șlefuirea fină uscată sau umedă a aluminiului, oțelului, inoxului și plasticului. Temperatură maximă de utilizare 80°C.

**Descriere tehnică**

Ø periei D <sub>1</sub>	70 mm
Turație recomandată	4000 min <sup>-1</sup>
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub>	20 mm
Turație maximă	15000 min <sup>-1</sup>

Granulație	120
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Tip produs	Perie rotundă