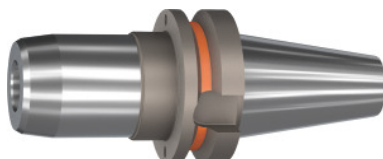


**Garant**
**Mandrină hidraulică universală BASIC scurtă, subțire, forma AD, BT 30, Ø D1 de prindere: 10mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	303471 10
GTIN	4067263239666
Clasa articolului	31A

**Descriere**
**Execuție:**

- **Concentricitate  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Posibilitate de reglare axială a lungimii (cursă de reglare  $V = 10 \text{ mm}$ ).**
- **Flexibilitate datorită utilizării reducărilor.**
- **Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.**

**Aplicație:**

Pentru găurire, alezare și finisare.

**Condiție de livrare:**

Cu șurub de reglare pe lungime și cheie hexagonală cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308802. Reducții Cod 302135 – 302187.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	46 mm
L <sub>2</sub>	44,5 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Filet M	M8×1
Lungime activă L <sub>1</sub> incl. degajare	63 mm

Lungime activă dimensiune A	55 mm
Suport	BT 30
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică