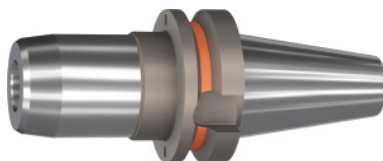


Garant**Mandrină hidraulică universală BASIC scurtă, subțire, forma AD, BT 30, Ø D1 de prindere: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303471 16
GTIN	4067263239680
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Concentricitate $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Posibilitate de reglare axială a lungimii (cursă de reglare $V = 10 \text{ mm}$).**
- **Flexibilitate datorită utilizării reducărilor.**
- **Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.**

Aplicație:

Pentru găurire, alezare și finisare.

Condiție de livrare:

Cu șurub de reglare pe lungime și cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308802. Reducții Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Filet M	M12×1
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
L ₂	47,5 mm
Ø D ₂	38 mm
Lungime activă L ₁ incl. degajare	63 mm

Ø exterior D	45 mm
Suport	BT 30
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică