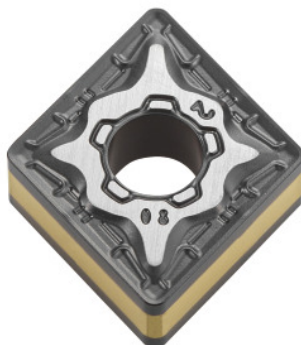


**CNMG 120404, Categorie: IC8250****Date comandă**

Numărul de comandă	250270 IC8250
GTIN	7291075329544
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 380 m/min
Categorie	IC8250
Sfărâmător de așchii	M3P
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Denumirea producătorului	CNMG 120404-M3P IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire