


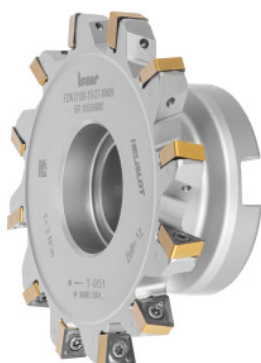

Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă, Ø DC / Zeff: 125/7mm



Date comandă

Numărul de comandă	227720 125/7
GTIN	7291075430912
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	45 mm
Număr plăcuțe amovibile	14
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	7
Serie	HELISLOT
Ø tășului D_c	125 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	33 mm

Ø orificiu prindere	32 mm
Lungimea gulerului L ₁	31 mm
Lățime fantă a _p	12 mm
Denumirea producătorului	FDN D125-12-32-XN09
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 3	229695 3
---	----------