


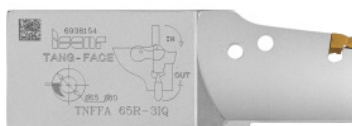

Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit, stânga, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 60-80mm



Date comandă

Numărul de comandă	274203 60-80
GTIN	7291075310993
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	4 mm
Adâncime de retezare t_{max}	27 mm
Serie	TANG-GRIP
Lungimea totală L	90 mm
WF	9 mm
WB_2	18 mm
Înălțimea cozii h_s	32 mm
Înălțimea funcției h_1	24,8 mm
Denumirea producătorului	TNFFA 60L-4IQ
Lungime activă	27 mm

Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire