




## Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 100-180mm

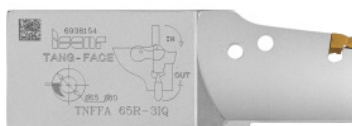

### Date comandă

Numărul de comandă	274202 100-180
GTIN	7291075311099
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru canelare axială.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

#### Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

### Descriere tehnică

Serie	TANG-GRIP
Lățime de canelare w	5 mm
Lungimea totală L	90 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	35 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Înălțimea funcției $h_1$	24,8 mm
Înălțimea cozii $h_5$	32 mm
Denumirea producătorului	TNFFA 100R-5IQ
Lungime activă	35 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire