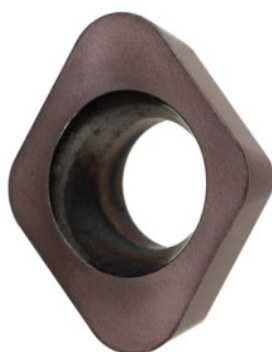


Garant**XDHW 10T310, HB7535, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	211908 UNI
GTIN	4045197479686
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Rază la colț	1 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDHW 10T310
Categorie	HB7535
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	----------------------------	-------------------------	----------------

Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		