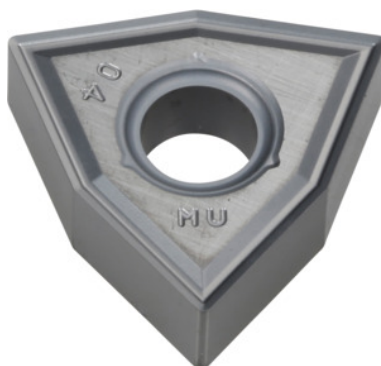


**WN.G 080404, Categorie: SW05****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 252112 SW05 |
| GTIN | 4960664630035 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 50 - 140 m/min |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Aplicația principală | Ti |
| Avans f | 0,1 - 0,35 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Sfărământor de aşchii | MU |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Categorie | SW05 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WNMG 080404 |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 6 |

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire