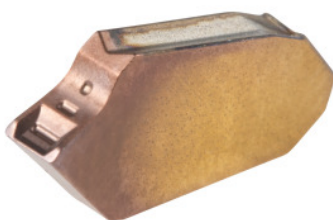


**Garant****Plăcuță de retezare neutru, HB9035, Lățime de canelare w: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273500 8
GTIN	4067263118794
Clasa articolului	21J

**Descriere****Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Lățime de canelare w	8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Categorie	HB9035
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		